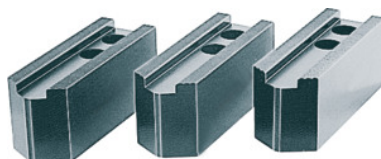


HOLEX
Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 254

Užsakymo data

Užsakymo numeris	313760 254
GTIN	4019208193816
Produktų klasė	32R

Aprašymas
Modelis:
Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo-Ø.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

 Schunk, Röhme ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelių tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvai ir kumšteliai

Ilgis L: 125 mm

Plotis B: 40 mm

Aukštis H: 40 mm

Atstumas tarp kiaurymių a: 30 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 30 mm

Griovelio plotis D: 16 mm

Techninis aprašymas

Aukštis H	40 mm
-----------	-------

Plotis B	40 mm
Ilgis L	125 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	30 mm
sriegiams DIN 912	M12
Atstumas tarp kiaurymių b	30 mm
tinka griebtuvams	254 mm
Griovelio plotis D	16 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos