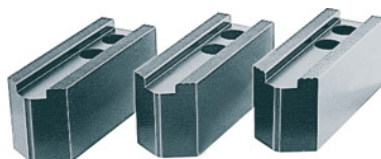


**Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	313760 210
GTIN	4045197152329
Produktų klasė	32R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo-Ø.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelių tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvams ir kumšteliai

Ilgis L: 102 mm

Plotis B: 35 mm

Aukštis H: 40 mm

Atstumas tarp kiaurymių a: 20 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 25 mm

Griovelio plotis D: 14 mm

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių a	20 mm
---------------------------	-------

Ilgis L	102 mm
Griovelio plotis D	14 mm
tinka griebtuvams	210 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	25 mm
Aukštis H	40 mm
sriegiams DIN 912	M12
Plotis B	35 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos