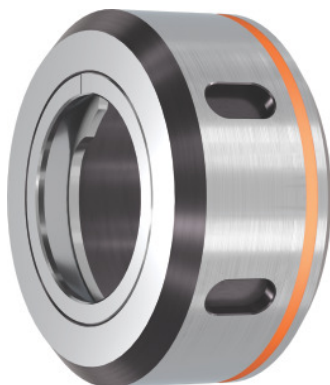


Garant**ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu, Skirta ER: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309612 25
GTIN	4045197645685
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Su slystamuoju guoliu, todėl mažesnė trintis ir didesnė užveržimo jėga. **Su grioveliais.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	20,5 mm
Sriegis	M32×1,5
skirta ER	25 mm
maksimalus užveržimo momentas	140 Nm

Išorinis Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė