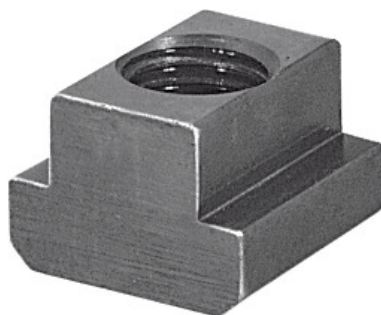


**T formos kaladėlė, M10, T formos griovelio nominalus dydis: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370530 14
GTIN	4020772080235
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Paskirtis:**

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per **visą** sriegio gylį.

Techninis aprašymas

T griovelio nominalus dydis	14 mm
Aukštis k	8 mm
Ilgis	22 mm
Aukštis	16 mm
Plotis e	22 mm
Plotis a	13,7 mm

Tipas	508
Norma	DIN 508
Sriegio dydis	M10
su sriegiu	taip
Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Stiprumo klasė	10
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė