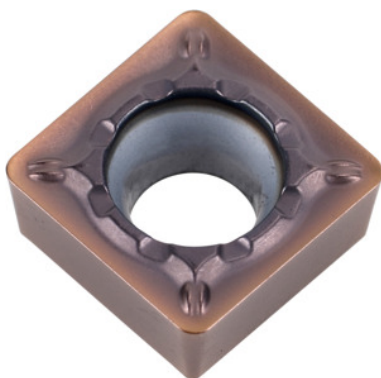


Garant
SCMT 09T308, Rūšis: HB7415

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260744 HB7415
GTIN	4045197816955
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7415 Kampo spindulys: 0,8 mm
 Kietlydinys: HB7415
 Drožlialaužis: TIS
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 1 mm
 Pastūma f : 0,1 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	TIS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7415
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 70 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 1 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	S

Pastūma f	0,1 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui