


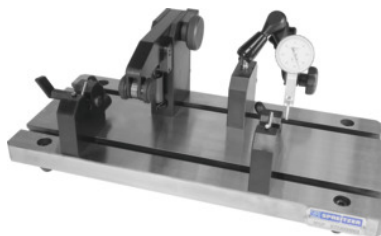

## Radialinio mušimo matuoklis RGP, Skirta detalių Ø: 1-25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Produktų klasė	46L

### Aprašymas

#### Modelis:

Grūdinta ir šlifauta atraminė plokštė su 2 grioveliais. Laipsniškas prizminių balansavimo įtaisų (su kietlydinio antgaliais), ridenimo įrenginio ir šarnyrinės svirties perstūmimas. Universali atrama, kurią galima tiesiai arba stačiu kampu tvirtinti prie prizmių. Dėl **108° kampo prizmės** galima tikrinti ir daugiakampes detales. Šarnyrinis stovas, skirtas tvirtinti laikrodinius indikatorius ir svirtinius matuoklius.

#### Paskirtis:

Besisukančių dalių ašinio ir radialinio mušimo tikrinimas.

#### Tiekimo sudėtis:

Atraminė plokštė 2 prizminiais balansavimo įtaisais ir vienu stabdikliu, ridenimo įrenginiu ir šarnyriniu stovu (be indikatoriaus)

#### Priedai pasirinktinai:

Šarnyrinis stovas su T formos kreipiančiaja Nr. 443295. Ridenimo ir prizminiai balansavimo įtaisai Nr. 443050 – 443160 su griovelių spraustuvo pločiu 10 h6. Pagal papildomą užsakymą reguliuojamo aukščio prizminį patikros įtaisas.

### Techninis aprašymas

Atraminės plokštės ilgis	350 mm
skirta detalių Ø	1 - 25 mm
Svoris	12 kg

Atraminės plokštės plotis	160 mm
T griovelio plotis H7	10 mm
Produkto rūšis	Radialinio ir ašinio mušimo prietaisas

## Priedai

Balansavimo įtaisų pora Viršūnei, kurios aukštis 50/75 mm	443160 50/75
Šarnyrinis stovas su griovelių sprautuku. Išnešimas 130 mm	443295 130
Šarnyrinis stovas su griovelių sprautuku. Išnešimas 200 mm	443295 200
Balansavimo įtaisų pora, reguliuojamo aukščio Kai maksimalus ruošinio Ø 32 mm	443050 32