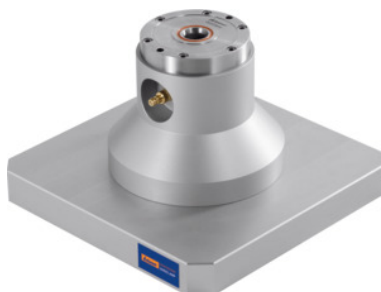


Garant**ZeroClamp stovas su 1 užspaudimo elementu, Tipas: 12811****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360030 12811
GTIN	4045197416025
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Užspaudimo elemento Ø **120 mm**, indeksuotas.

Tinka:

Pagrindo plokštėms su atstumu 200.

Tiekimo sudėtis:

Su movos kištuku ir fiksatoriais Nr. 360025 dyd. 18M16.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo jungimo mova Nr. 360019 dyd. 10241 / 10003.

Plotis B: 330 mm

Surenkamas aukštis H: 150 mm

Fiksatorių skaičius: 4

Prijungimo sriegis: 1/8 in

Techninis aprašymas

Plotis B	330 mm
Surenkamas aukštis H	150 mm
Tipas	12811
Fiksatorių skaičius	4

Serija	ZeroClamp
Prijungimo sriegis	1/8 in
Produkto rūšis	Nulinio taško užspaudimo sistema

Priedai

ZeroClamp greitojo jungimo mova Tipas 10241	360019 10241
ZeroClamp greitojo jungimo mova Tipas 10003	360019 10003