


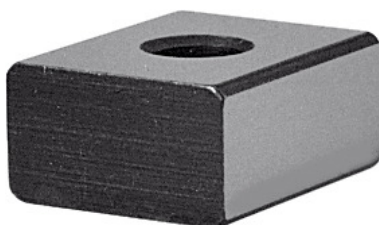

## Plokščia kaladėlė, šlifauta, Staklių ir įtaiso griovelio dydis b<sub>1</sub>: 18mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	375370 18
GTIN	4020772071738
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Tiksliai nušlifautos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodis nereikalingas.

#### Paskirtis:

Plokščios kaladėlės naudojamos tada, **kai įtaisas visą laiką tvirtinamas ant staklių stalo su to paties pločio grioveliais.**

#### Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įzotintos.

#### Tikslumas:

**Matmuo b = tolerancija h6.**

### Techninis aprašymas

Varžtams DIN 84, DIN 912	M6×16
Ilgis	22 mm
Staklių ir įtaiso griovelio dydis b <sub>1</sub>	18 mm
Aukštis H	10 mm
Tipas	6322B
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė

