


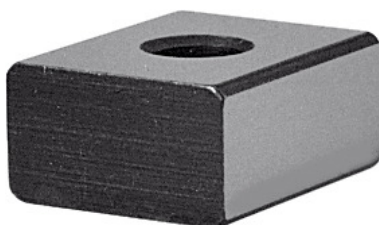

Plokščia kaladėlė, šlifluota, Staklių ir įtaiso griovelio dydis b₁: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375370 20
GTIN	4020772071745
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifluotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodis nereikalingas.

Paskirtis:

Plokščios kaladėlės naudojamos tada, **kai įtaisas visą laiką tvirtinamas ant staklių stalo su to paties pločio grioveliais.**

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įzotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.

Techninis aprašymas

Ilgis	22 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912	M6×16
Staklių ir įtaiso griovelio dydis b ₁	20 mm
Aukštis H	10 mm
Tipas	6322B
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė

