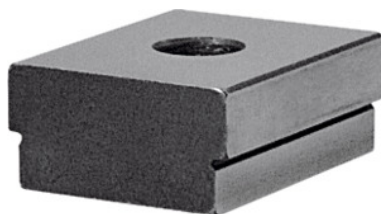


**Bazavimo kaladėlė, šlifuota, Staklių griovelio dydis b₁: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	375365 10
GTIN	4020772071554
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinio indikatoriaus nebereikia.

Paskirtis:

Šios kaladėlės įsukamos poromis į 20 mm pločio spaustuvų bazavimo griovelius. Keičiant bazavimo kaladėles, tą patį spaustuvą galima tvirtinti **ant daugelio staklių stalų su įvairaus pločio T formos grioveliais.**

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įzotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.

Pastaba:

Dyd. 20 žr. Nr. 375370.

Techninis aprašymas

Ilgis	22 mm
Įtaiso griovelio dydis b ₂	20 mm
Staklių griovelio dydis b ₁	10 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912	M6×10

Aukštis H	10 mm
Tipas	6322A
Produkto rūšis	Bazavimo kaladėlė