




## Tvirtinimo įrankių rinkinys, T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis: 18/M16mm

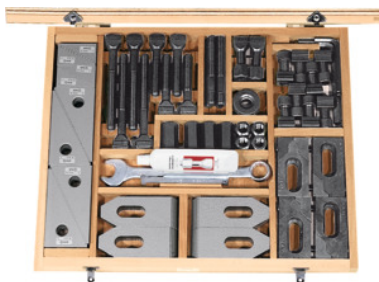

### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375405 18/M16 |
| GTIN             | 4020772083625 |
| Produktų klasė   | 35A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Sudaryta iš įvairių užveržimo elementų, kurių reikia greitai įtvirtinti įrankius, įtaisus arba detales ant stalo su T formos grioveliais. Visi elementai iš termiškai pagerinto plieno ir gali būti papildomai užsakomi po vieną.

#### Tiekimo sudėtis:

Kombinuoti veržliarakčiai, varžtų pasta, medinė dėžė.

#### Tiekimo sudėtis:

T formos griovelio varžtai Nr. 375300 DIN 787: 4 vnt. / 100 mm;

4 vnt. / 160 mm;

2 vnt. / 63 mm

Kaištiniai varžtai Nr. 375380 DIN 6379: 4 vnt. / 125 mm

Prispaudiklis Nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 vnt. / 18x125

Aukštos veržlės Nr. 375385 DIN 6330 B: 6 vnt.

Prailginamosios veržlės Nr. 375395: 4 vnt.

Universali užveržimo atrama Nr. 372200: 4 vnt. dyd. 2;

4 vnt. dyd. 3

Kūginis diskas, forma G Nr. 375360 DIN 6319 G: 6 vnt.

Gilusis užspaudiklis Nr. 375110: 4 vnt. / dyd. 18

Spyruoklinis prispaudimo plokštelių laikiklis Nr. 370850: 4 vnt. / dyd. 18

T formos griovelio šluotelė Nr. 375512: 1 vnt. / dyd. 1

## Techninis aprašymas

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| T griovelio nominalus dydis          | 18 mm                |
| Medinės dėžės ilgis                  | 510 mm               |
| 4-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 - 160 mm           |
| Medinės dėžės plotis                 | 415 mm               |
| Sriegis                              | M16                  |
| Medinės dėžės aukštis                | 50 mm                |
| 2-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 - 270 mm           |
| Tipas                                | 6530                 |
| Produkto rūšis                       | Užspaudimo elementas |