


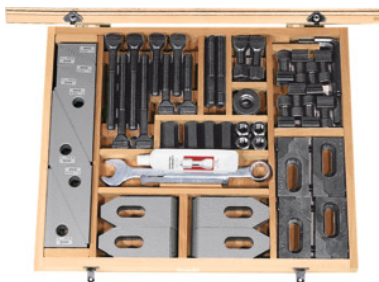

## Tvirtinimo įrankių rinkinys, T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis: 14/ M12mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375405 14/M12 |
| GTIN             | 4020772083601 |
| Produktų klasė   | 35A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Sudaryta iš įvairių užveržimo elementų, kurių reikia greitai įtvirtinti įrankius, įtaisus arba detales ant stalo su T formos grioveliais. Visi elementai iš termiškai pagerinto plieno ir gali būti papildomai užsakomi po vieną.

#### Tiekimo sudėtis:

Kombinuoti veržliarakčiai, varžtų pasta, medinė dėžė.

#### Tiekimo sudėtis:

T formos griovelio varžtai Nr. 375300 DIN 787: 4 vnt. / 80 mm;

4 vnt. / 125 mm;

2 vnt. / 50 mm

Kaištiniai varžtai Nr. 375380 DIN 6379: 4 vnt. / 100 mm

Prispaudiklis Nr. 372000 DIN 6314 Z: 4 vnt. / 14x100

Aukštos veržlės Nr. 375385 DIN 6330 B: 6 vnt.

Praileginamosios veržlės Nr. 375395: 4 vnt.

Universali užveržimo atrama Nr. 372200: 4 vnt. dyd. 2;

4 vnt. dyd. 3

Kūginis diskas, forma G Nr. 375360 DIN 6319 G: 6 vnt.

Gilusis užspaudiklis Nr. 375110: 4 vnt. / dyd. 14

Spyruoklinis prispaudimo plokštelių laikiklis Nr. 370850: 4 vnt. / dyd. 14

T formos griovelio šluotelė Nr. 375512: 1 vnt. / dyd. 1

## Techninis aprašymas

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Medinės dėžės ilgis                  | 460 mm               |
| 4-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 - 160 mm           |
| T griovelio nominalus dydis          | 14 mm                |
| 2-gubo tvirtinimo užspaudimo aukštis | 2 - 270 mm           |
| Medinės dėžės plotis                 | 330 mm               |
| Sriegis                              | M12                  |
| Medinės dėžės aukštis                | 50 mm                |
| Tipas                                | 6530                 |
| Produkto rūšis                       | Užspaudimo elementas |