


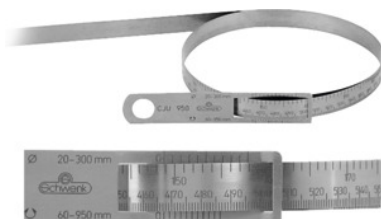

Plieninė ruletė V2A apimčiai ir Ø matuoti, Maksimali matavimo ribų apimtis: 950mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	465682 950
GTIN	2050001061782
Produktų klasė	46R

Aprašymas

Modelis:

Plieninė ruletė **CJU** apvalių objektų išorės apimties ir Ø matavimams. Dvipusė spyruoklių plieno ruletė, kurios viena pusė skirta apimčiai, o kita skersmeniui matuoti. Padalos ilgis 1 mm. **Nonijaus skalės padalos 0,1 mm.** Leistina skalės paklaida pagal DIN 866.

V2A modelis iš nerūdijančiojo spyruoklių plieno.

Pastaba:

Matavimo juostos C su padala 0,05 mm ir matavimo juostos su juoda danga pagal paklausimą. Stacionari versija CJU pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Apimties matavimo ribos	60 - 950 mm
Juostos plotis	16 mm
Matavimo ribos, kai Ø	20 - 300 mm
Padalos vertė	0,1 mm
Juostos storis	0,2 mm
Kalibravimas	G2
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Diametralinė liniuotė Maksimalus ilgis 1000
mm

026280 1000