




## Plieninė ruletė V2A apimčiai ir Ø matuoti, Maksimali matavimo ribų apimtis: 5980mm

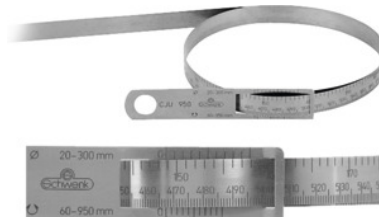

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	465682 5980
GTIN	2050001060617
Produktų klasė	46R

### Aprašymas

#### Modelis:

Plieninė ruletė **CJU** apvalių objektų išorės apimties ir Ø matavimams. Dvipusė spyruoklių plieno ruletė, kurios viena pusė skirta apimčiai, o kita skersmeniui matuoti. Padalos ilgis 1 mm. **Nonijaus skalės padalos 0,1 mm.** Leistina skalės paklaida pagal DIN 866.

**V2A modelis** iš nerūdijančiojo spyruoklių plieno.

#### Pastaba:

Matavimo juostos C su padala 0,05 mm ir matavimo juostos su juoda danga pagal paklausimą. Stacionari versija CJU pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Apimties matavimo ribos	4710 - 5980 mm
Juostos plotis	16 mm
Matavimo ribos, kai Ø	1500 - 1900 mm
Padalos vertė	0,1 mm
Juostos storis	0,2 mm
Kalibravimas	G2
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

---

## Paslaugos

Kalibravimas Diametralinė liniuotė Maksimalus ilgis 6000  
mm

026280 6000