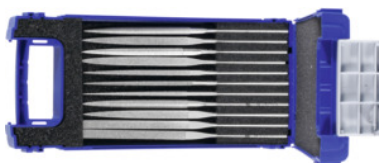


**Deimantinių dildžių rinkinys, 11 vnt., 140 mm., Grūdelių dydis: D181µm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 529350 D181 |
| GTIN | 4007220017425 |
| Produktų klasė | 53B |

Aprašymas**Modelis:**

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą.

Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto $\varnothing = 3$ mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štapavimo ir presavimo įrankius iš **grūdinto plieno** arba **kietlydinio**. Be to, tinka apdirbti **stiklą, keramiką** ir t. t.. Dilinant **nespausti**, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė. Stambūs grūdeliai

Tiekimo sudėtis:

Plastikinėje dėžutėje.

11 dalių, po 1 šių formų 1 - 11 (visų) dildę, papildomai yra 1 plokščia dildė buku galu ir užapvalintais kraštais.

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|------------|
| Bendras ilgis | 140 mm |
| Šlifavimo priemonės | Deimantinė |
| Šlifavimo priemonių kodas | D |
| Atskirų dildžių skaičius | 11 |

| | |
|----------------|-------------------|
| Pakuotė | Plastikinė dėžutė |
| Produkto rūšis | Adatinė dildė |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| Kietlydininis (HM) | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Akmuo | ribotai tinka | | |

Priedai

| | |
|--|----------|
| Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D181 (stambūs) Tipas 4 | 529230 4 |
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3 | 519700 3 |
| Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D181 (stambūs) Tipas 3 | 529230 3 |
| Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2 | 519700 2 |
| Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D181 (stambūs) Tipas 6 | 529230 6 |
| Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D181 (stambūs) Tipas 8 | 529230 8 |
| Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D181 (stambūs) Tipas 1 | 529230 1 |