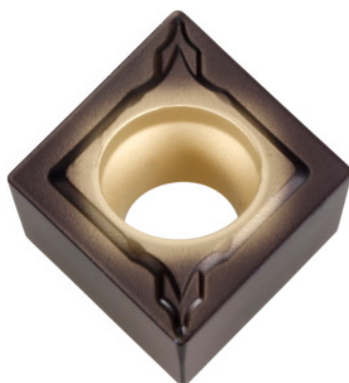


Garant**CCMT 09T308, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 09T308 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 2,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 2,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Kietlydinys	HB7020

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	SS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui