


HOLEX

Šlifavimo mova, kūginė (A), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo, Maks. įvorės Ø × plotis: 29X30mm

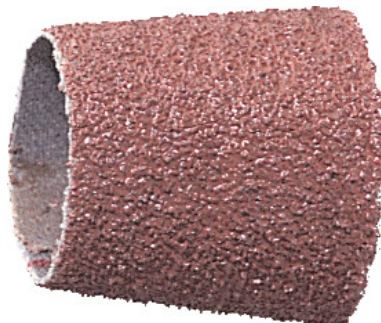

Užsakymo data

Užsakymo numeris	553860 29X30
GTIN	4045197240606
Produktų klasė	52E

Aprašymas

Modelis:

Iš neplyštančios, sintetinė derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.

Korundas (A) universaliam šlifavimui.

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos plokščiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnę kiekį medžiagos, – taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Techninis aprašymas

Movos plotis	30 mm
maksimalus movosØ	29 mm
Grūdėtumas	80

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Movos forma	kūginis
Produkto rūšis	Šlifavimo mova

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, kūginis, koto Ø 6 mm
Maksimalus Ø × galvos ilgis 29X30 mm

553830 29X30