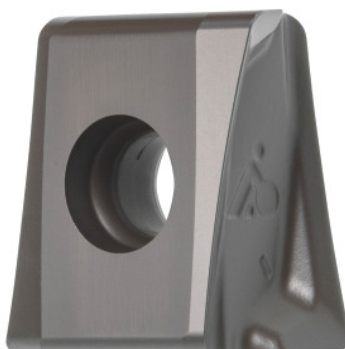


Garant**LOEU 130708 TR-H, HB7515, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215136 ST1400
GTIN	4045197866868
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 8$ mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU 130708 TR-H

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z : 0,22 mm**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU 130708 TR-H
Tipas	ST1400
Pastūma f_z	0,22 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7515
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	135 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	95 m/min	P
Plienas <50 HRC	ribotai tinka	45 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	250 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		