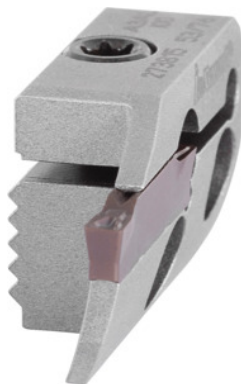


Garant**Plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, dešinin., Ø ribos griovelio D1 / D2: 33/50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273826 33/50
GTIN	4045197867384
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktinė plokštuma tarp plokštelės laikiklio ir gnybtinio laikiklio dantyta.

Paskirtis:

Naudojami su laikikliais nuo Nr. 273800 iki 273811.

Atsarginė dalis:

Užveržimo varžtas Nr. 279815 9.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Pirminiam įpjovimui rekomenduojame sumažinti pjovimo režimus nuo 30 – 50 %.

Maksimali pastūma 0,025 mm.

Įpjovos plotis w: 3 mm

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$: 18 mm

Techninis aprašymas

maksimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_2$	50 mm
minimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_1$	33 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{\text{maks.}}$	18 mm
Paskirtis	dešinin.
Įpjovos plotis w	3 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas	279910
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9