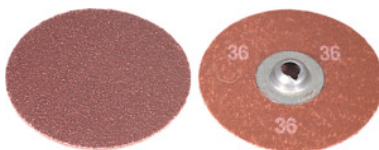


**HOLEX****Šlifavimo diskas (A), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553950 60
GTIN	4045197331090
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Naudojant greitojo keitimo sistemą (vidinis sriegis), šlifavimo diskas optimaliai pritvirtinamas prie šlifavimo lėkštelės. Paprastas, greitas diskų keitimas rankomis.

**Korundas (A)** universaliam šlifavimui.

Tiksli šlifavimo disko padėtis, todėl jis sukasi be vibracijos.

**Paskirtis:**

**Racionaliam mažų paviršių šlifavimui, net ir su kintamais kontūrais**, gaminant įrankius, profilius, modelius, mašinas, aparatus ir rezervuarus. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai ir grūdėtumas parduodami atskirai užklausus.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	60
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	25000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo išorinis Ø 50M mm

553920 50M