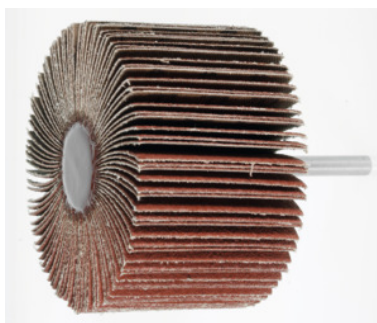


HOLEX**Šlifavimo ritinėlis nerūdijanč. plienui, Grūd. dyd. 60, Galvos Ø × plotis:
50X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554110 50X20
GTIN	4045197235541
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**. Su **aktyvių šlifavimo savybių turinčiu rišikliu** nerūdijančiajam plienui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	20 mm
Grūdėtumas	60
rekomenduojamas sūkių skaičius	9000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	15300 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	50 mm

Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 60
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		