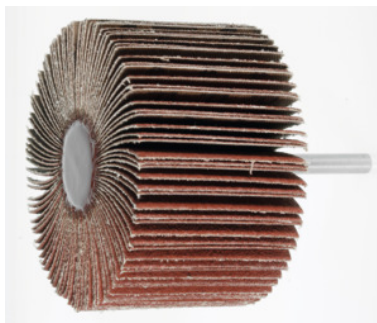


HOLEX**Šlifavimo ritinėlis nerūdijanč. plienui, Grūd. dyd. 60, Galvos Ø × plotis: 60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554110 60X30
GTIN	4045197235558
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**. Su **aktyvių šlifavimo savybių turinčiu rišikliu** nerūdijančiajam plienui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Galvutės plotis	30 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	8000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	12700 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	60 mm

Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 60
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		