


HOLEX

**Šlifavimo ritinėlis nerūdijanč. plienui, Grūd. dyd. 80, Galvos Ø × plotis:
60X30mm**

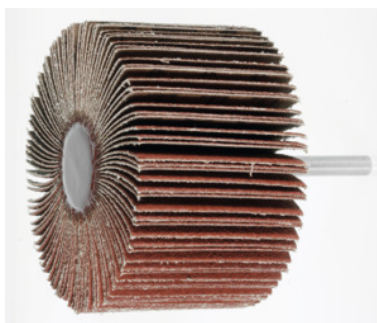

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554210 60X30
GTIN	4045197240729
Produktų klasė	52E

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**. Su **aktyvių šlifavimo savybių turinčiu rišikliu** nerūdijančiajam plienui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Galvutės plotis	30 mm
maksimalus sūkių skaičius	12700 min ⁻¹
rekomenduojamas sūkių skaičius	8000 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	60 mm

Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 80
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		