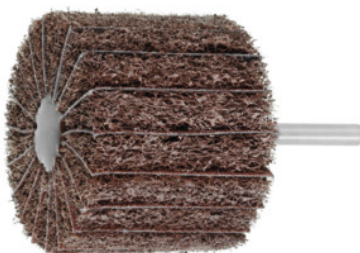


**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis Neaust. medž. / drobė, rupus, Galvos Ø × plotis: 40X20mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554910 40X20  |
| GTIN             | 4045197241078 |
| Produktų klasė   | 52E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Derinant su šlifavimo austiniu audiniu, neaustinės medžiagos **šlifavimo efektas sustiprinamas**. Koto Ø 6 mm.

**Paskirtis:**

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

**Techninis aprašymas**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| maksimalus sūkių skaičius      | 14000 min <sup>-1</sup> |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 7500 min <sup>-1</sup>  |
| Galvutės plotis                | 20 mm                   |
| Koto Ø                         | 6 mm                    |
| Galvos Ø                       | 40 mm                   |
| Šlifavimo priemonių kodas      | A                       |
| Grūdėtumo palyginimas          | 100/80                  |
| Smulkumo laipsnis              | rupus                   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | rupus               |
| Produkto rūšis              | Šlifavimo ritinėlis |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Dažai                           | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |