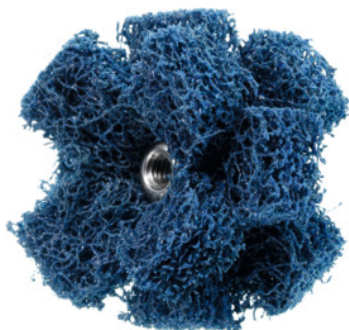


Garant**Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė, Ø 38 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555913 180
GTIN	4045197608987
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Iš žvaigždės formos neaustinės medžiagos su srieginiu įtvaru. Neplyštanti, patvari neaustinė medžiaga, nespūrantys kraštai. 3 sluoksnių.

Paskirtis:

Valymui, užvartų nuėmimui ir užbaigimui sunkiai pasiekiamose vietose, pvz.: **kiaurymėse, vidiniuose sriegiuose, vamzdžiuose ir įgilintose vietose**. Naudojama kartu su tvirtinimo kaiščiu Nr. 555920

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

maksimalus sūkių skaičius: 13000 min⁻¹

Smulkumo laipsnis: vidutinis

Spalva: mėlyna

Techninis aprašymas

Spalva	mėlyna
Smulkumo laipsnis	vidutinis

Ø	38 mm
Grūdėtumo palyginimas	180
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 38 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	7500 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	13000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Tvirtinimo kaištis Bendras ilgis 75 mm	555920 75
Tvirtinimo kaištis Bendras ilgis 120 mm	555920 120