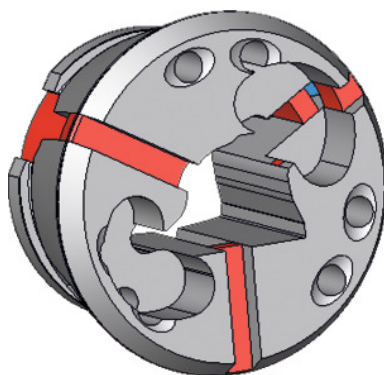


HAINBUCH**Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 19mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329952 19
GTIN	2050001925121
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais grioveliais ruošinių užspaudimui, mažas Ø.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	19 mm
Užveržimo plokštuma	Skersiniai grioveliai
Kietis	60 HR

Profilis	apvali
Ilgis l	59 mm
Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė