


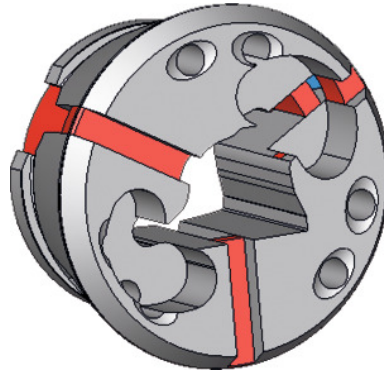

**Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 24mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329952 24
GTIN	2050001925176
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais grioveliais ruošinių užspaudimui, mažas Ø.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	24 mm
Užveržimo plokštuma	Skersiniai grioveliai
Profilis	apvali

## Duomenų lapai

Kietis	60 HR
Ilgis l	59 mm
Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė