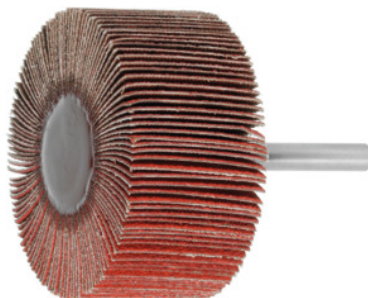


Garant**Šlifavimo ritinėlis (CER), Grūd. dyd. 120, Galvutės Ø × plotis: 50X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554170 50X20
GTIN	4045197882844
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **keraminiais grūdeliais (CER)**.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	50 mm
Koto Ø	6 mm
maksimalus sūkių skaičius	15300 min ⁻¹
Grūdėtumas	120
Galvutės plotis	20 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	9000 min ⁻¹
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 120
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		