


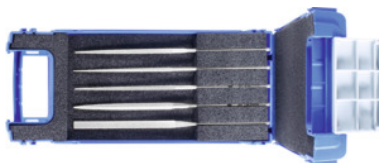

Deimantinių dildžių rinkinys, 5 vnt., 140 mm., Grūdelių dydis: D91 µm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	529300 D91
GTIN	4007220017371
Produktų klasė	53B

Aprašymas

Modelis:

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą.

Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto Ø = 3 mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, šampavimo ir presavimo įrankius iš **grūdinto plieno** arba **kietlydinio**. Be to, tinka apdirbti **stiklą, keramiką** ir t. t.. Dilinant **nespausti**, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė. Smulkūs grūdeliai

Tiekimo sudėtis:

Plastikinėje dėžutėje.

5 vnt., po 1 šių formų 1; 3; 4; 5; 6 dildę.

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	140 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Atskirų dildžių skaičius	5
Pakuotė	Plastikinė dėžutė

Produkto rūšis

Adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

Priedai

Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 1	529210 1
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 3	529210 3
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 6	529210 6
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 4	529210 4
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 5	529210 5