


## Galąstuvai skirtas HM ir ketui, silicio karbidas (SiC) rupus / glotnus, Ilgis × plotis: 200X50mm

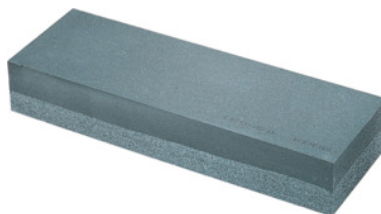

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	558825 200X50
GTIN	4260496535172
Produktų klasė	56Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.

**Silicio karbidas** su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje SiC grūdėliai 280 / 320 (smulkūs); viršuje - SiC grūdėliai 100 (stambūs).

#### Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

#### Pastaba:

**Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.**

### Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	rupus / smulkus
Grūdėtumas	100
Grūdėtumas	280 / 320
Aukštis	25 mm
Plotis	50 mm
Ilgis	200 mm
Produkto rūšis	Abrazyvus galąstuvai

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		