




## Deimantinių dildžių rinkinys, 11 vnt., 140 mm., Grūdelių dydis: D91µm

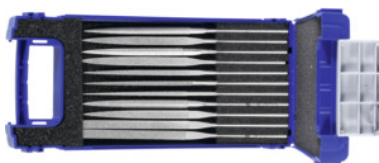

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	529350 D91
GTIN	4007220017401
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą.

**Visas dildės ilgis = 140 mm;** deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto  $\varnothing = 3$  mm.

#### Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štapavimo ir presavimo įrankius iš **grūdinto plieno** arba **kietlydinio**. Be to, tinka apdirbti **stiklą, keramiką** ir t. t.. Dilinant **nespausti**, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė. Smulkūs grūdeliai

#### Tiekimo sudėtis:

Plastikinėje dėžutėje.

**11 dalių**, po 1 šių formų 1 - 11 (visų) dildę, papildomai yra 1 plokščia dildė buku galu ir užapvalintais kraštais.

#### Priedai pasirinktinai:

**Greitai uždedamą rankeną**, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis	140 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Atskirų dildžių skaičius	11

Pakuotė	Plastikinė dėžutė
Produkto rūšis	Adatinė dildė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

## Priedai

Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 8	529210 8
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 6	529210 6
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 5	529210 5
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 1	529210 1
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 2	529210 2
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 4	529210 4
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 3	529210 3
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 10	529210 10
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D91 (smulkūs) Tipas 11	529210 11

