


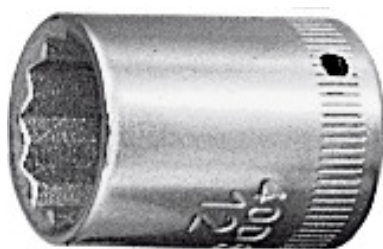

## 12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	630950 6
GTIN	4018754000319
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

#### Standartas:

**DIN 3124**

#### Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 630929

### Techninis aprašymas

Ilgis	23 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	9,2 mm
Rakto dydis	6 mm

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Galvutė