


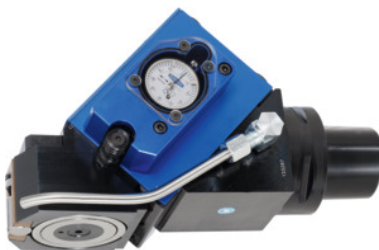

Glotniojo valcavimo įrankiai EG14 universal., Koto tvirtinimo tipas: PSC80



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291515 PSC80
GTIN	4060491000169
Produktų klasė	29F

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.

Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Privalumai:

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).

Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.

Paskirtis:

Mechaninis paviršiaus apdirbimas.

Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm², o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.

Tinka:

Ø ribos (rekomenduojamos): nuo 50 mm

Pastaba:

Įrankių naudojimas atitinkamai apdirbimo sričiai priklauso nuo revolverinės galvutės tipo (žvaigždė/diskas).

- **Kitų kotų jungčių reikia teirautis.**
- **Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.**

Techninis aprašymas

maksimali valco jėga	8 kN
----------------------	------

Rulono Ø	14 mm
Viršūnės centro perstūmimas f	44 mm
Koto tvirtinimo tipas	PSC80
Iškyšos ilgis L _A	196 mm
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai