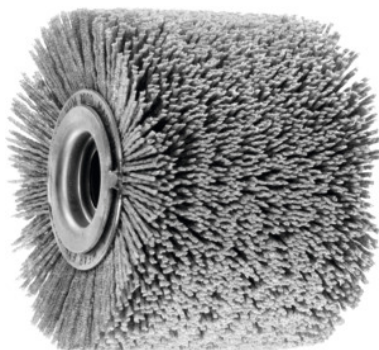


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satinavimo šepetys Šlifavimo nailonas 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568436
GTIN	4017359204351
Produktų klasė	57L

**Aprašymas****Modelis:**

Matmenys **Ø 100×70 mm**, kiaurymės Ø 19 mm su dvigubu pleištinu grioveliu. Nailoniniai šeriai su **silicio karbido** grūdeliais, kurių dydis 80. **Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys**. Ypač tinka profiliuotų paviršių užvartų nuėmimui, valymui ir grandymui.

**Paskirtis:**

Satinavimo staklėms su pritaikymo žiedų rinkiniu Nr. 568439.  
Šlifavimo priemonių kodas: SiC

**Techninis aprašymas**

Šepčio plotis	70 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Šerių storis	1,2 mm
Šepčio Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×70 mm

Produkto rūšis

Satinavimo šepetys

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

**Priedai**

Pritaikymo žiedų rinkinys6 vnt.

568439