


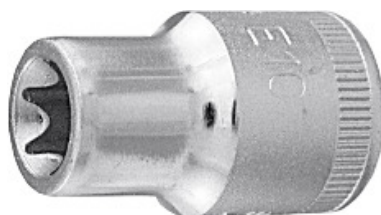

3/8 colio galvutė Torx® varžtams, Torx® profilis: E14



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637450 E14
GTIN	4018754003716
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai.

Grūdintos alyvos vonelėje be įtampas ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Profilio dydis A: 12,9 mm

Ø iš judesio perdavos detalei pusės: 16,5 mm

Ilgis: 28 mm

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	16,5 mm
Ilgis	28 mm
Torx® profilis	E14
Profilio dydis A	12,9 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams

Produkto rūšis

Galvutė