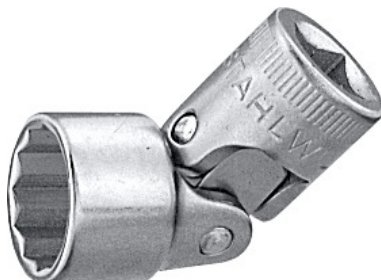


**3/8 colio šarnyrinė galvutė, Rakto dydis: 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637400 17
GTIN	4018754002535
Produktų klasė	63A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu **AS-Drive** profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampas ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Standartas:

DIN 3124 L

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	17 mm
Ilgis	53,5 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	23 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Galvutė

