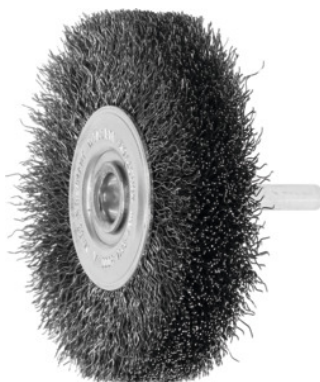


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm, Šepečio Ø D1× apimamas plotas L1: 80X18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

574000 80X18

GTIN

4017359007204

Produktų klasė

57L

**Aprašymas****Modelis:**Banguota specialios kokybės viela, **koto Ø 6 mm.****Paskirtis:**

Naudojama rankiniuose šlifukuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą. Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.

**Techninis aprašymas**Šepečio Ø D<sub>1</sub>

80 mm

Šerių storis

0,3 mm

Ilgis H<sub>1</sub>

20 mm

maksimalus sūkių skaičius

15000 min<sup>-1</sup>Plotis L<sub>1</sub>

13 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>

6 mm

Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	banguota
Produkto rūšis	Apvalus šepetys