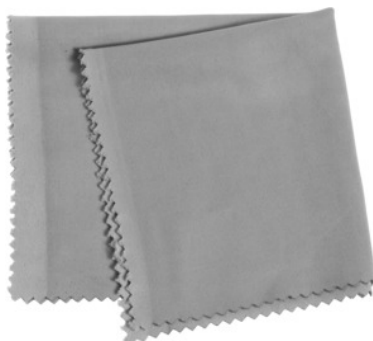


**Garant**

**CaraFin deimantinė vidutinio kietumo poliravimo šluostė, 180×180 mm,  
Grūdelių dydis: D15µm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552790 D15
GTIN	4045197888358
Produktų klasė	51G

**Aprašymas****Modelis:**

**CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai**, kurių viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**. Sudėtyje esantys deimantų grūdėliai užtikrina žymiai **geresnę nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdėliai.

Vidutinio kietumo poliravimo šluostė **kontūrus atitinkančiam baigiamajam arba blizgesio suteikiančiam** kietų medžiagų poliravimui.

**Privalumai:**

Negaištamą papildomą laiką paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.

**Deimantinės poliravimo šluostės** (mikropluošto), viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**.

**Paskirtis:**

Greitam, sausam rankiniam poliravimui.

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D15

Medžiaga	Mikro pluoštas
Smulkumo laipsnis	Baigiamasis poliravimas
Matmenys	180×180 mm
Ilgis	180 mm
Plotis	180 mm
Produkto pavadinimo požymis	180×180 mm
Produkto rūšis	Poliravimo šluostė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		