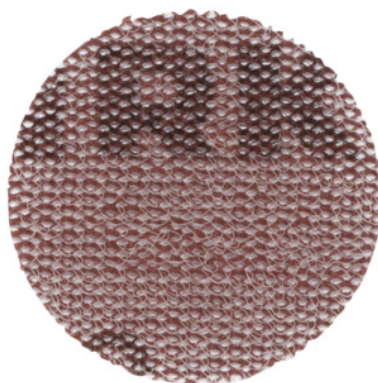


MIRKA**Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, Ø 34 mm, Grūdelių dydis: 80****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 567803 80 |
| GTIN | 6416868362206 |
| Produktų klasė | 56M |

Aprašymas**Modelis:**

Kibus šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

Detalus aprašymas:

ABRANET® kibūs šlifavimo diskai.

Privalumai:

- **Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.**

Paskirtis:

Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.

Techninis aprašymas

| | |
|---------|-------|
| Disko Ø | 34 mm |
|---------|-------|

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Grūdėtumas | 80 |
| Serija | ABRANET® |
| Šlifavimo priemonės | Aliuminio oksidas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Poliamido audinys |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 34 mm |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |