


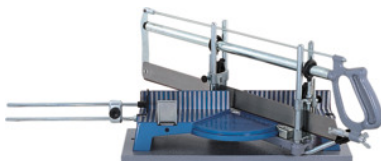

Nusklembimo pjūklas su ilgio ribotuviu ir pjūkleliu medienai, Pjūklo ilgis: 550mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	581905 550
GTIN	4005568033312
Produktų klasė	58Z

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio slėginio liejinio stolas su tvirtomis kreipiamosiomis vamzdiniame rėme, tylus, yra elastinis eigos ribotuvas. Lengvas, nekliudomas pjaunamos medžiagos įtvirtinimas. Reguliuojama pjūklelio kreipiamoji; tvirta, uždara pjūklo rėmo rankena. Aukšta, šiurkšti atraminė sienelė ruošiniui tvirtai prispausti. Ilgio ribotuvas (galima uždėti abiejose pusėse) serijiniams pjūviams. Galima nustatyti 90°, 45°, 30° ir 22,5° kampo nuožulas.

Visi tarpiniai kampai nustatomi pasirinktinai.

Techninis aprašymas

Pjūvio plotis B 90°	160 mm
Pjūvio aukštis H	120 mm
Plokštelės ilgis	550 mm
Produkto rūšis	Nusklembimo staklės

Priedai

Pjūklelisgeležiai ir spalvotiesiems metalams Pjūklo ilgis 550 mm	581925 550
--	------------

Pjūklelismedienai Pjūklo ilgis 550 mm

581915 550