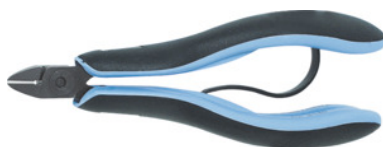


LINDSTRÖM

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, maža, ovalia galvute, FW, Visas ilgis: 135mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726020 135
GTIN	7314150103034
Produktų klasė	73M

Aprašymas**Modelis:**

Siauros formos, tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui. **Tinka darbui su elektronika**, su ergonominiais **2K** rankenų apvalkalais.

Patentuota spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl jėga nukreipiama pjūviui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas šlampavimo būdu, juodintas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	135 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,25 mm
Galvutės plotis	10,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis	10 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba
Medžiaga	Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
Galvutės forma	mažas, ovalus

Rankena	2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (63–65 HRC)
Paviršius	juodintos
Produkto pavadinimo požymis	FW
Su atidarymo spyruokle	taip
reguliuojamas precizinis lankstas	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės