




Šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos, Visas ilgis: 160mm

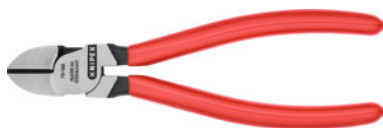

Užsakymo data

Užsakymo numeris	724900 160
GTIN	4003773213420
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
visas ilgis	160 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne

su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės