


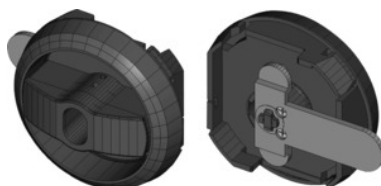

Įleista rankena 379-010-2 be apyraktės



Užsakymo data

Užsakymo numeris	914180
GTIN	2050000977589
Produktų klasė	93B

Aprašymas

Modelis:

Užrakto liežuvėlis užrakinimui 1 arba 3 taškuose, 68 mm ilgio,
55 / 22 mm pločio, užrakinimo svirties eiga 90°.

Tinka:

Spintos Nr. 947300 – 947805 (su varstomomis durimis), prie staklių pristatomos spintos durys Nr. 2950 ir visos **95 skyriaus spintos su stumdomomis durimis. Išimtis:** netinka stalčiams ir kompiuterių spintų ekranų korpusams Nr. 951100 – 951635, (įvorė Nr. 914203) ir 95 skyriaus spintos su stumdomomis durimis (padėklo rankena Nr. 914170).

Tiekimo sudėtis:

Įleista rankena su užrakto liežuvėliu. **Dėmesio:** į šias rankenas apyraktės įmontuojamos tiesiogiai, be papildomos spynos įvorės.

Techninis aprašymas

Galima įstatyti HO rakinamos įrangos apyraktę	taip
Užrakto liežuvėlio (spintos užrakto) ilgis	68 mm
Rakinamosios svirties kelias	90 laipsniai
darbo vietos įrangai, gamintai iki	2008-ųjų vidurio
Tinka	95 prekių grupės spintos su varstomomis durimis
Centrinio užrakto liežuvėlio plotis	16 mm

tinka užrakinti vietoje	skirta 1 taško ir 3 taškų užraktams
Apyraktę galima tiesiog įkišti	taip
Apyraktę galima pakeisti	taip
Užrakto liežuvėlio (spintos užrakto) plotis	22 mm
darbo vietos įrangai, gaminamai nuo	2000-ųjų vidurio
Tiekama be apyraktės	taip
Rankenos medžiaga	Iš plastiko
Centrinio užrakto liežuvėlio ilgis	55 mm
Rankenos spalva	antracitinė
Produkto rūšis	Rankena