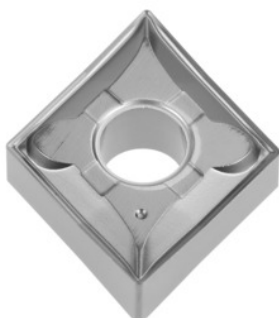


Garant**CN. G 09T304, Rūšis: HB7410-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250150 HB7410-1
GTIN	4045197937483
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CN. G 09T304 HB7410-1 Kietlydinys: HB7410-1

Drožlialaužis: TAM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7410-1
Pagrindinis naudojimas	Ti
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Drožlialaužis	TAM
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 90 m/min
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui