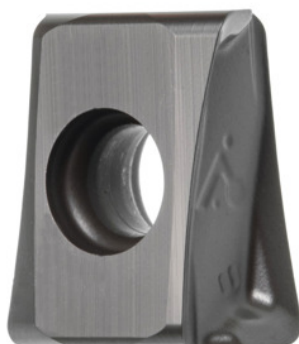


Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7515, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4\text{ mm}$

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU090408 TR-M

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma f_z : 0,1 mm**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z	0,1 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU090408 TR-M
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7515
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <50 HRC	ribotai tinka	50 m/min	H
Ketus (G)	ribotai tinka	275 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		