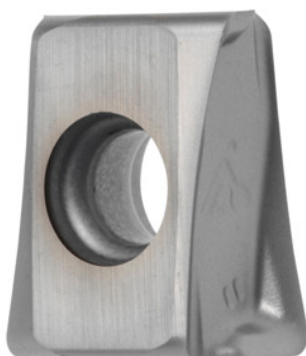


Garant
LOEU 090408 R-L, HB7940, Tipas: TI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215990 TI
GTIN	4045197938121
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3,5 \text{ mm}$

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU090408 R-L

Tipas: Ti

Kampo spindulys: 0,8 mm

 Pastūma f_z : 0,07 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z	0,07 mm
Tipas	Ti
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU090408 R-L
Kietlydinys	HB7940
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	145 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	115 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	55 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		