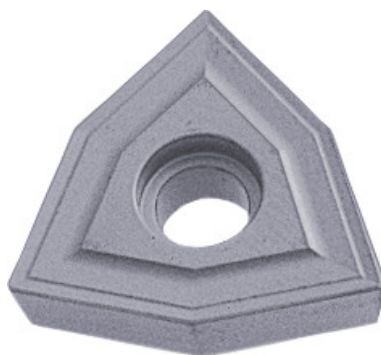


**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W29: 18-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Pastaba:**

**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 040304

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/aps,
Pavadinimas	18-010
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 040304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK7935
Tipas	INOX
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		