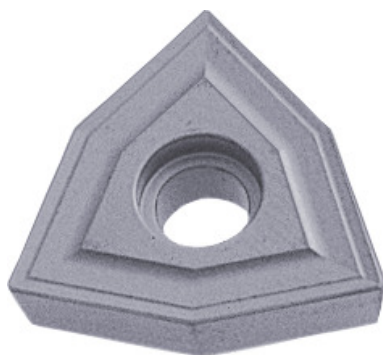



**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W29: 34-010**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236910 34-010
GTIN	4047109292352
Produktų klasė	24T

**Aprašymas**
**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

**Pastaba:**

**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 06T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	34-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK7935
Tipas	INOX
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		