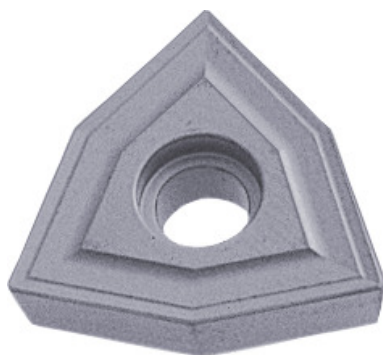



KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W29: 58-010

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236910 58-010
GTIN	4047109288591
Produktų klasė	24T

Aprašymas
Tinka:

Nr. 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 120608

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Pavadinimas	58-010
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 120608
Kietlydinys	BK7935
Tipas	INOX
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		