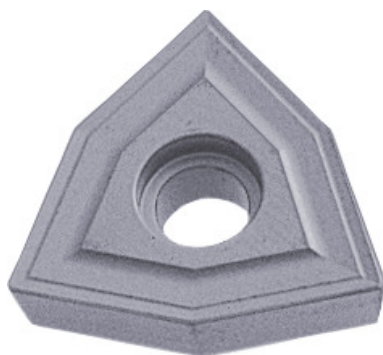


**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W29: 42-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236910 42-010
GTIN	4047109286429
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 080404

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,16 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 080404
Pavadinimas	42-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Kietlydinys	BK7935
Tipas	INOX
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		